


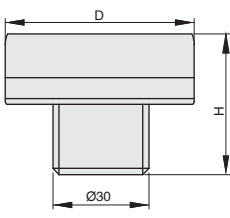
LED照明灯

■ 圆形局部照明灯




性能参数	
防护等级	IP67
环境温度	-25~55°C
显色指数	>80
光束角	60°
寿命	50000h

①代号	类型	外壳颜色
LED	圆形	黑色



 LED



视角标准：第一视角

①代号 - ②D
LED - 59

型号		H	输入电压	功率(W)	光通量Lm	色温	外置线长
①代号	②D						
LED	φ50	42	DC 24V	3	300	6000~6500K正白	1500mm
	φ59	44			500		


交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■ 灯体开关型照明灯




性能参数	
防护等级	IP20
环境温度	-25~55°C
寿命	50000h

①代号	类型	是否带开关
LEDC	条形	是

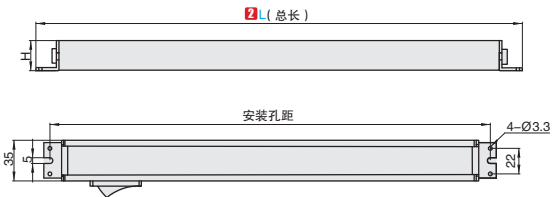

LEDC

 

视角标准：第一视角

①代号 - ②L总长
LEDC - 223

型号		安装孔距	H	电压	功率(W)	光通量Lm	色温	外置线长
①代号	②L总长							
LEDC	223	215	26	DC 24V	5	348	6000~6500K正白	1500mm
	388	380			10	748		
	553	545			15	1142		

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G4 LED灯