


梯形齿惰轮MXL型

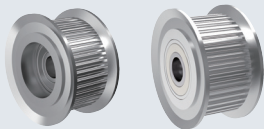

D3 同步带轮




中心轴承型

两端双轴承型


CAD 2D 3D

标准加工
按图定制


代号				类型	材质			S 表面处理
同步带宽: 4.8mm	同步带宽: 6.4mm	同步带宽: 9.5mm	同步带宽: 12.7mm		带轮	法兰	轴承	
ADSAA-MXL019	ADSAA-MXL025	ADSAA-MXL037	-	中心轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化
ADDAA-MXL019	ADDAA-MXL025	ADDAA-MXL037	ADDAA-MXL050	两端双轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化

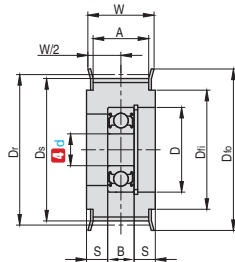

DS 中心轴承型

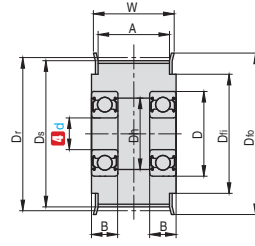

DD 两端双轴承型

 

1 代号	-	2 匹配同步带类型	-	3 齿数	-	4 轴孔	-	5 追加工
ADSAA	-	MXL019	-	20	-	d3	-	FNN
ADDAA	-	MXL019	-	16	-	d3	-	

中心轴承型

1 代号	2 匹配同步带宽度	3 齿数	主要尺寸										轴承尺寸		
			4 d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B		
ADSAA	MXL019	20	3	12.94	12.43	18	11	6	10	3	693ZZ×1	8	4		
	MXL019	22	3	14.23	13.72	18	11	6	10	3	693ZZ×1	8	4		
	MXL019	24	3	15.52	15.02	20	13	6	10	3	693ZZ×1	8	4		
	MXL019	30	5	19.4	18.9	25	16	6	10	3	695ZZ×1	13	4		
	MXL019	36	5	23.29	22.78	28	18	6	10	3	695ZZ×1	13	4		
	MXL019							6	10	2.5					
	MXL025	40	6	25.87	25.36	30	20	7.5	11.5	3.25	696ZZ×1	15	5		
	MXL037							11	15	5					
	MXL019							6	10	2					
	MXL025	50	8	32.34	31.84	35	25	7.5	11.5	2.75	698ZZ×1	19	6		
	MXL037							11	15	4.5					
	MXL019							6	10	2					
	MXL025	60	10	38.81	38.3	44	32	7.5	11.5	2.75	6900ZZ×1	22	6		
	MXL037							11	15	4.5					

⚠ 轴承品牌不承诺

两端双轴承型

1 代号	2 匹配同步带宽度	3 齿数	主要尺寸										轴承尺寸		
			4 d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B		
ADDAA	MXL019	16	3	10.35	9.84	14	8	6	10	5	673ZZ×2	6	2.5		
	MXL019	20	3	12.94	12.43	18	11	6	10	5	673ZZ×2	6	2.5		
	MXL025							7.5	11.5						
	MXL037	22	3	14.23	13.72	18	11	11	15	5	673ZZ×2	6	2.5		
	MXL050							14	18						
	MXL025							7.5	11.5						
	MXL037	24	4	15.52	15.02	20	13	11	15	6	674ZZ×2	7	2.5		
	MXL050							14	18						
	MXL019	30	4	19.4	18.9	25	16	6	10	6	674ZZ×2	7	2.5		
	MXL025							7.5	11.5						
	MXL037	36	5	23.29	22.78	28	18	11	15	11	695ZZ×2	13	4		
	MXL050							14	18						
	MXL025		5					7.5	11.5	11	695ZZ×2	13	4		
	MXL037	40	6	25.87	25.36	30	20	11	15	13	696ZZ×2	15	5		
	MXL050							14	18						
	MXL025		5					7.5	11.5	11	695ZZ×2	13	4		
	MXL037	50	8	32.34	31.84	35	25	11	15	16.5	698ZZ×2	19	6		
	MXL050							14	18						
	MXL025		5					7.5	11.5	11	695ZZ×2	13	4		
	MXL037	60	10	38.81	38.3	44	32	11	15	19.5	6900ZZ×2	22	6		
MXL050							14	18							

⚠ 轴承品牌不承诺

尺寸参考

⚠ 追加详情请页见 P944



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com