
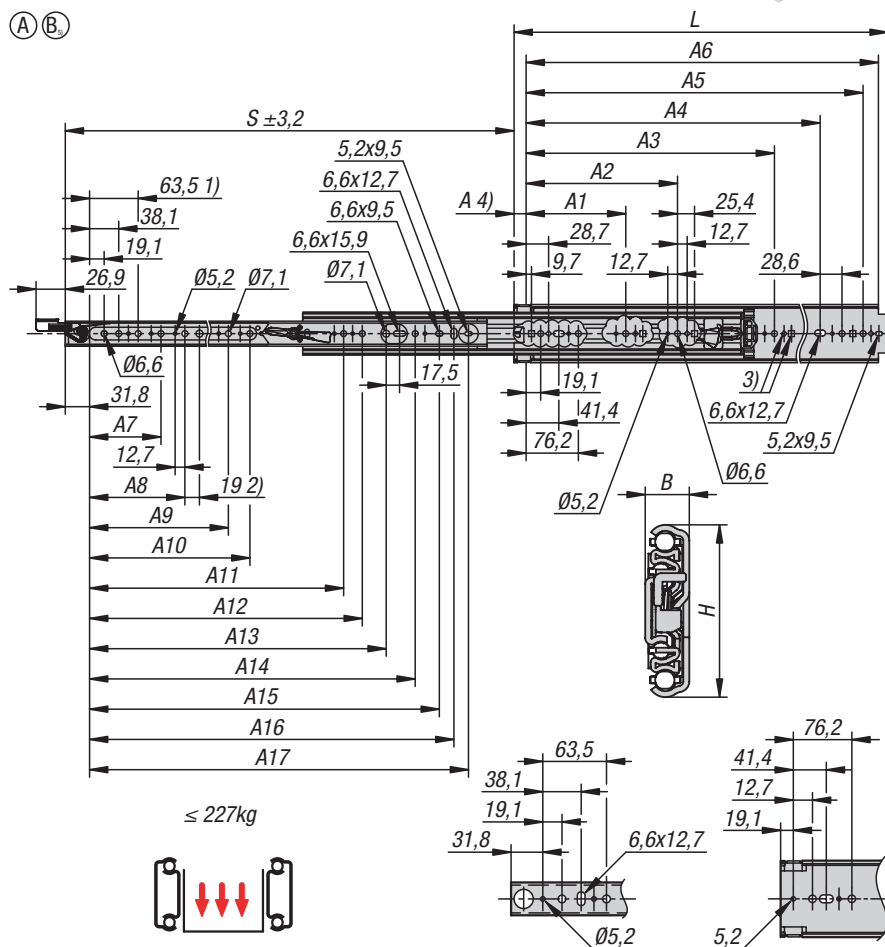


Bestellnummer	Form	Form-Typ	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21335-25-03050	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-03560	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-04060	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-04570	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-05080	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-05590	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-06100	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-06600	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-07110	A	links	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-07620	A	links	Montage seitlich	Standard	222	einzel verpackt
21335-25-08130	A	links	Montage seitlich	Standard	218	einzel verpackt
21335-25-08640	A	links	Montage seitlich	Standard	213	einzel verpackt

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21335-25-09140	A	links	Montage seitlich	Standard	209	einzel verpackt
21335-25-10160	A	links	Montage seitlich	Standard	200	einzel verpackt
21335-25-10670	A	links	Montage seitlich	Standard	195	einzel verpackt
21335-25-12190	A	links	Montage seitlich	Standard	182	einzel verpackt
21335-25-13720	A	links	Montage seitlich	Standard	168	einzel verpackt
21335-25-15240	A	links	Montage seitlich	Standard	154	einzel verpackt
21335-25-03051	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-03561	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-04061	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-04571	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-05081	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-05591	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-06101	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-06601	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-07111	B	rechts	Montage seitlich	Standard	227	einzel verpackt
21335-25-07621	B	rechts	Montage seitlich	Standard	222	einzel verpackt
21335-25-08131	B	rechts	Montage seitlich	Standard	218	einzel verpackt
21335-25-08641	B	rechts	Montage seitlich	Standard	213	einzel verpackt
21335-25-09141	B	rechts	Montage seitlich	Standard	209	einzel verpackt
21335-25-10161	B	rechts	Montage seitlich	Standard	200	einzel verpackt
21335-25-10671	B	rechts	Montage seitlich	Standard	195	einzel verpackt
21335-25-12191	B	rechts	Montage seitlich	Standard	182	einzel verpackt
21335-25-13721	B	rechts	Montage seitlich	Standard	168	einzel verpackt
21335-25-15241	B	rechts	Montage seitlich	Standard	154	einzel verpackt


Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Hub S	L
21335-25-03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-25-03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-25-04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-25-04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-25-05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
21335-25-05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-25-06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-25-06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-25-07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
21335-25-07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
21335-25-08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-25-08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-25-09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-25-10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
21335-25-10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-25-12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-25-13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-25-15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524
21335-25-03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-25-03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-25-04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-25-04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-25-05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
21335-25-05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-25-06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-25-06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-25-07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
21335-25-07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
21335-25-08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-25-08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-25-09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-25-10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
21335-25-10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-25-12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-25-13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-25-15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524

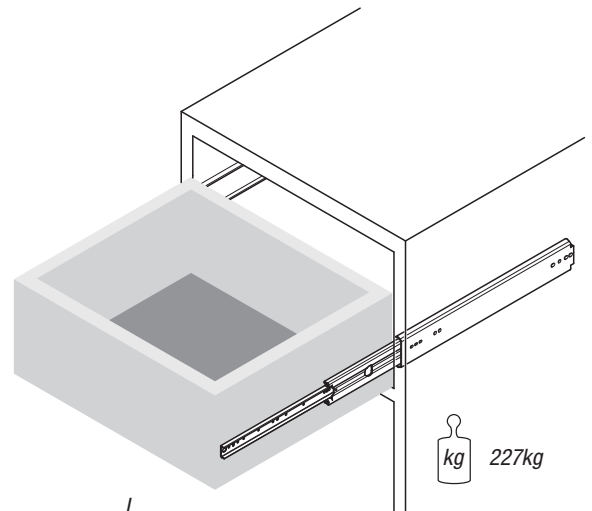

Order No.	Form	Form-Type	Assembly	Product type	Loading per pair kg	Packaging type
21335-25-03050	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-03560	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-04060	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-04570	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-05080	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-05590	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-06100	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-06600	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-07110	A	left	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-07620	A	left	side mounting	standard	222	packaged individually
21335-25-08130	A	left	side mounting	standard	218	packaged individually
21335-25-08640	A	left	side mounting	standard	213	packaged individually

Order No.	Form	Form-Type	Assembly	Product type	Loading per pair kg	Packaging type
21335-25-09140	A	left	side mounting	standard	209	packaged individually
21335-25-10160	A	left	side mounting	standard	200	packaged individually
21335-25-10670	A	left	side mounting	standard	195	packaged individually
21335-25-12190	A	left	side mounting	standard	182	packaged individually
21335-25-13720	A	left	side mounting	standard	168	packaged individually
21335-25-15240	A	left	side mounting	standard	154	packaged individually
21335-25-03051	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-03561	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-04061	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-04571	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-05081	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-05591	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-06101	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-06601	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-07111	B	right	side mounting	standard	227	packaged individually
21335-25-07621	B	right	side mounting	standard	222	packaged individually
21335-25-08131	B	right	side mounting	standard	218	packaged individually
21335-25-08641	B	right	side mounting	standard	213	packaged individually
21335-25-09141	B	right	side mounting	standard	209	packaged individually
21335-25-10161	B	right	side mounting	standard	200	packaged individually
21335-25-10671	B	right	side mounting	standard	195	packaged individually
21335-25-12191	B	right	side mounting	standard	182	packaged individually
21335-25-13721	B	right	side mounting	standard	168	packaged individually
21335-25-15241	B	right	side mounting	standard	154	packaged individually

Order No.	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Travel S	L
21335-25-03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-25-03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-25-04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-25-04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-25-05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
21335-25-05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-25-06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-25-06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-25-07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
21335-25-07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
21335-25-08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-25-08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-25-09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-25-10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
21335-25-10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-25-12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-25-13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-25-15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524
21335-25-03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-25-03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-25-04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-25-04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-25-05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
21335-25-05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-25-06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-25-06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-25-07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
21335-25-07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
21335-25-08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-25-08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-25-09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-25-10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
21335-25-10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-25-12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-25-13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-25-15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524

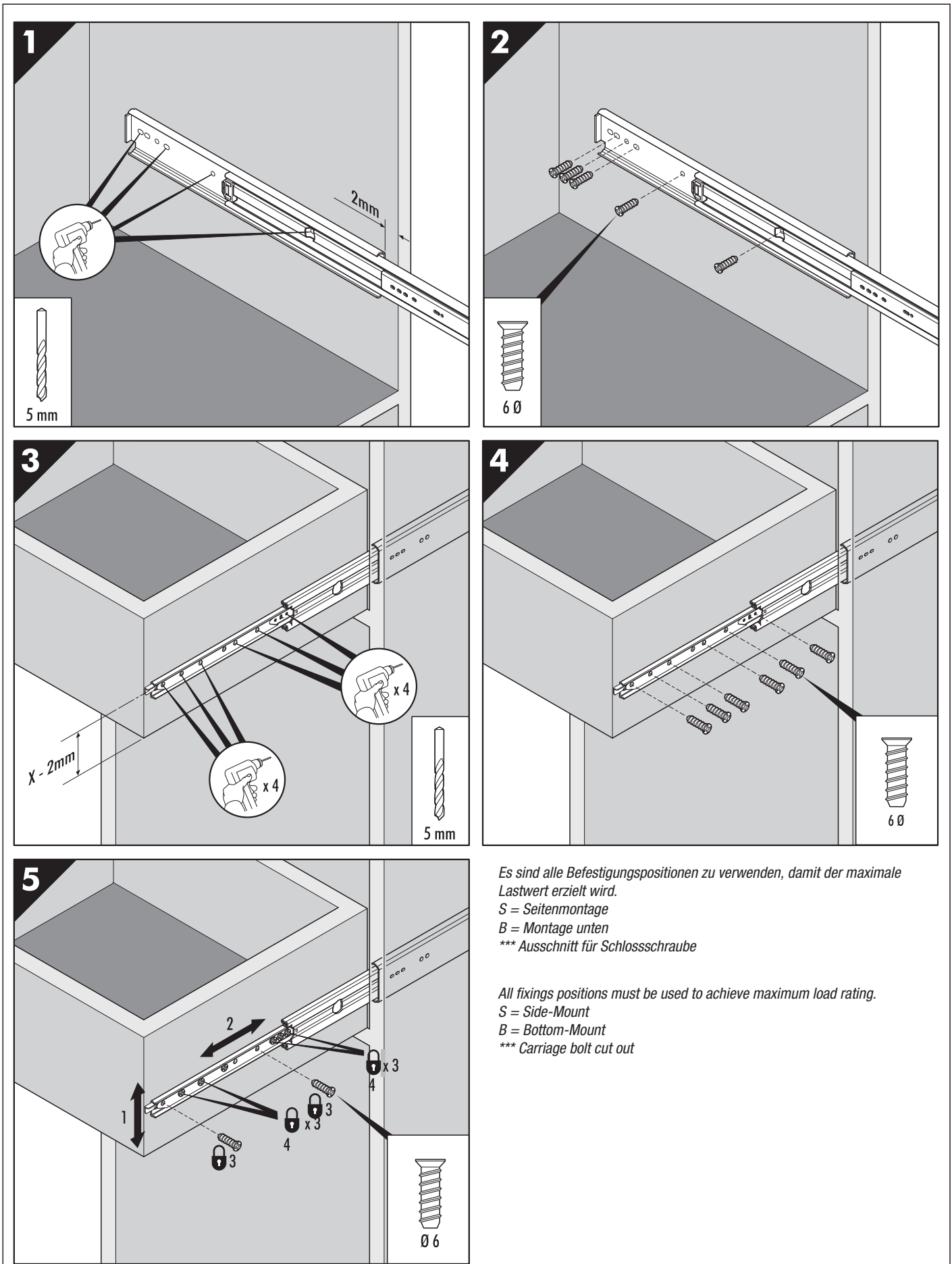

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
 S = Seitenmontage
 B = Montage unten
 *** Ausschnitt für Schlossschraube

All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
 S = Side-Mount
 B = Bottom-Mount
 *** Carriage bolt cut out