


端子台 公共端型

选型指南

举例 PENTB106

2级AC公共端型

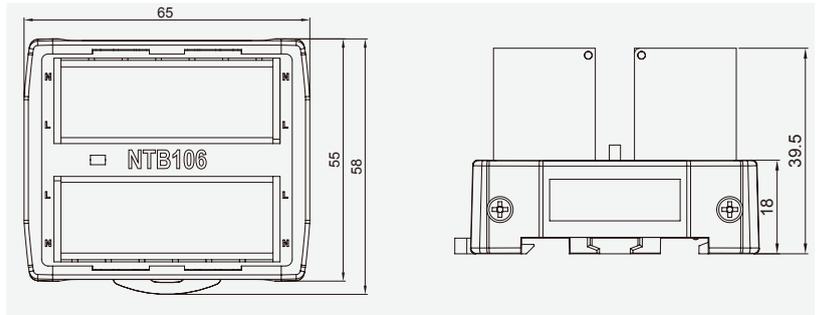

型号: PENTB106

特点

- 输入端L极和N极可连接2种电压
- 端子台为双层栅栏式结构, 更多接线点位;
- 可快速安装于35mm的DIN导轨

 
注意事项

- 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制



剥线长度

叉形裸端子



圆形裸端子



输入部额定值/性能	额定电流	15A
	额定电压	AC220V
	适合电线	2.5mm <sup>2</sup> Following/AWG13

输入/输出侧对应	输入侧对应	交流电源输出侧
	输出侧对应	组件负载的每一个分支点

加热器

坦克链

电缆  
固定头

线缆  
保护管

探针

传感器  
导轨

传感器  
遮光片

步进  
驱动器

步进电机

小型  
调速电机

齿轮  
减速电机

按钮开关

端子台